


기어 박스 EMGC-60-P-G3-SEC-67

Part Number: 8000612
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2026년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.

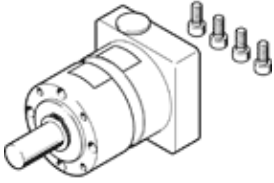

자료 시트

| 특징 | 값 |
|------------------|-----------------------|
| 기어 유닛의 플랜지 사이즈 | 60 mm |
| 모터 플랜지 사이즈 | 67 mm |
| 비틀림 백래쉬 | 0.5 deg |
| 기어 유닛 형태 | 유성 기어 유닛 |
| 기어 유닛 비 | 3:1 |
| 최대 입력 속도 | 6,000 1/min |
| 기어 유닛의 작동 온도 | -20 ... 90 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 보호 등급 | IP54 |
| 연속 출력 토크 | 20 Nm |
| 기어 유닛의 관성 질량 모멘트 | 0.4 kgcm ² |
| 최대 출력 토크 | 36 Nm |
| 최대 효율 | 94 % |
| 비틀림 저항 | 2.4 Nm/arcmin |
| 제품 중량 | 900 g |
| 인터페이스 코드, 모터 출력 | 60H |
| 인터페이스 코드, 모터 인 | 67A |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |