


# 콘넥터 블록

## VABM-B10-25E-N12-4

Part Number: 8026254

FESTO

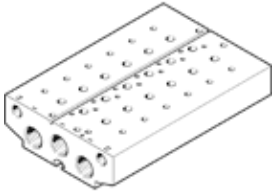

### 자료 시트

특징	값
격자 치수	27.5 mm
조립 위치	어디든
최대 밸브 연수	4
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
제품 중량	1,521 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
파일럿 공압 포트 12	1/8 NPT
파일럿 공압 포트 14	1/8 NPT
공압 연결구, 포트 1	1/2 NPT
공압 연결구, 포트 3	1/2 NPT
공압 연결구, 포트 5	1/2 NPT
재질 사항	RoHS 에 승인
매니폴드 소재	전조 알루미늄 합금