


유량 조절 플레이트 VABF-B14-F1B1P2-FF14

Part Number: 8098887

FESTO

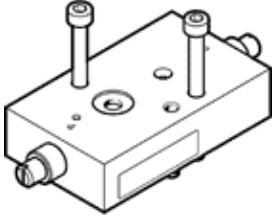

자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|-------------------------------|
| 조립 위치 | 어디든 |
| 작동 압력 | 1.5 ... 10 bar |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 - 부식 용력 수준 보통 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 보관 온도 | -20 ... 60 °C |
| 매체 온도 | -20 ... 60 °C |
| 주변 온도 | -20 ... 60 °C |
| 제품 중량 | 229 g |
| 마운팅 형태 | 관통 홀 포함 |
| 공압 연결구, 포트 2 | 1/4" NAMUR 커넥션 |
| 공압 연결구, 포트 4 | 1/4" NAMUR 커넥션 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 레귤레이터 하우징 소재 | 전조 알루미늄 합금 |