


## 축 키트

# EAMM-A-P6-38A-60R

Part Number: 8123495

FESTO

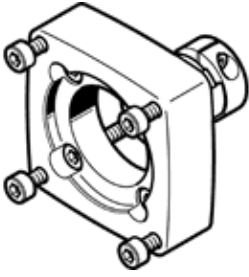

## 자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	-10 ... 60 °C
이송 가능 토크	6.5 Nm
제품 중량	210 g
인터페이스 코드, 액추에이터	P6-38A
인터페이스 코드, 모터 인	60R
재질 사항	RoHS 에 승인