


# Daudzkārtīgs sadalītājs QSQ-1/8-6

Daļas numurs: 153208

FESTO

4-vietīgs, pagriežams par 360°.

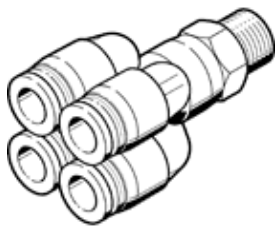

## Datu lapa

| Pazīme                                      | Lielums  |
|---|--|
| Izmērs                                      | Standarta  |
| Nominālais izmērs                           | 5,2 mm   |
| Blīvējuma tips uz ieskrūvējamā statņa       | pārklājums   |
| Montāžas pozīcija                           | Jebkurš  |
| Konstrukcijas struktūra                     | Spied/pavelc princips  |
| Iepakojuma izmērs                           | 1  |
| Darba spiediens visā temperatūras diapazonā | -0,95 ... 6 bar  |
| No temperatūras atkarīgs darbības spiediens | -0,95 ... 14 bar   |
| Jūras klasifikācija                         | skatiet sertifikātu  |
| Darbošanās paņēmieni                        | Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>Ūdens atbilstoši ražotāja deklarācijai zem <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Piezīme par darba un vadības vidi           | Eļļotāja darbība iespējama   |
| Korozijas noturības klasifikācija CRC       | 1 - Zema korozijas ietekme   |
| PWIS conformity                             | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Apkārtējās vides temperatūra                | -10 ... 80 °C  |
| Produkta svars                              | 25 g   |
| Izeju skaits                                | 4  |
| Piegādes līniju skaits                      | 1  |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1   | Vīrišķā vītne R1/8   |
| Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2   | Priekš caurules ar 6 mm ārējo diametru   |
| Atbrīvošanas gredzena krāsa                 | zils   |
| Materiālu piezīme                           | Atbilst RoHS   |
| Korpora materiāls                           | PBT  |
| Atbrīvošanas gredzena materiāls             | POM  |
| Caurules blīves materiāls                   | NBR  |
| Caurules noturošā naža materiāls            | Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais   |