

Spiediena regulators LRMA-1/8-QS-4

 

Daļas numurs: 153489

Produkts tiks atcelts

FESTO

Ar spiediena manometru.

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2021. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

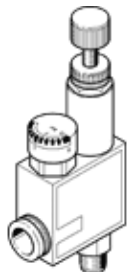

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QS-4
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	59 l/min
Ieplūdes spiediens 1	0 ... 9 bar
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Korpusa materiāls	PBT-pastiprināti
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Pievada aizslēgs	Rievotā skrūve ar sprostuzgriezni
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	tieši kontrolēts virzuļa regulators ar caurejošu saspiestā gaisa piegādi
Spiediena manometrs	ar spiediena manometru
Spiediena kontroles diapazons	1 ... 8 bar
Produkta svars	54,5 g
Vītņotā spraudņa materiāls	Misiņš Niķeļa pārklājums
Vītnes blīvējuma materiāls	PTFE