


# Spiediena regulators LR-QS-6

Daļas numurs: 153541  
Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2021. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

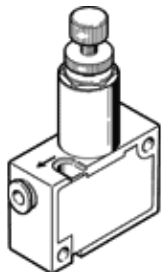

## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-6
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QS-6
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	70 l/min
Ieplūdes spiediens 1	0 ... 9 bar
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Korpusa materiāls	PBT-pastiprināti
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Pievada aizslēgs	Rievotā skrūve ar sprostuzgriezni
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	tieši kontrolēts virzuļa regulators ar caurejošu saspiestā gaisa piegādi
Spiediena kontroles diapazons	1 ... 8 bar
Produkta svars	33 g
Vītņotā spraudņa materiāls	Misiņš Niķeļa pārklājums
Vītnes blīvējuma materiāls	PTFE