

 

Spiediena regulators LR-QS-8

Daļas numurs: 153542

Produkts tiks atcelts

Tiks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2021. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

FESTO

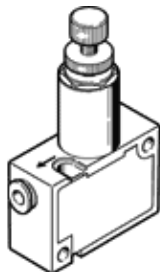

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Kontrollera funkcija	Izejas spiediena konstante ar sekundāro izplūdi
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QS-8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QS-8
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	127 l/min
Ieplūdes spiediens 1	0 ... 9 bar
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Korpusa materiāls	PBT-pastiprināti
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Pievada aizslēgs	Rievotā skrūve ar sprostuzgriezni
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Konstrukcijas struktūra	tieši kontrolēts virzuļa regulators ar caurejošu saspiestā gaisa piegādi
Spiediena kontroles diapazons	1 ... 8 bar
Produkta svars	56 g
Vītņotā spraudņa materiāls	Misiņš Niķeļa pārklājums
Vītnes blīvējuma materiāls	PTFE