


Iespīlēšanas uzmava EAMH-60-10-C18.1-P

Daļas numurs: 1545242

FESTO

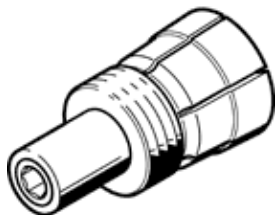

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	60
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	6.000 l/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	1,4 kgmm ²
Produkta svars	38 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS