


Aksiālais komplekts EAMM-A-R38-57A

Daļas numurs: 1578138

★ Pamatproduktu klāsts

Piemērots elektriskajām piedziņām.

FESTO

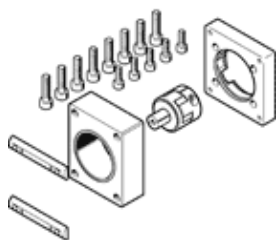

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārneseamais moments	3,6 Nm
Produkta svars	280 g
Interfeisa kods, aktuators	R38
Interfeisa kods, Motora In	57A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS