


# Aksiālais komplekts EAMM-A-T42-80P

Daļas numurs: 4623788

★ Pamatproduktu klāsts

FESTO

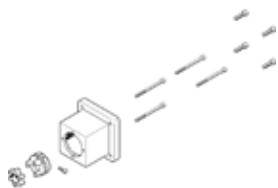

## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Nominālais garums	64,1 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	8.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Inerces masas moments	5,77 kgmm <sup>2</sup>
Pārneseamais moments	10 Nm
Produkta svars	500 g
Interfeisa kods, aktuators	T42
Interfeisa kods, Motora In	80P
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS