


# Vienvirziena plūsmas kontroles vārsts GR-QB-3/8-U

Daļas numurs: 534684

FESTO

Šis tips ir derīgs vakuumam.

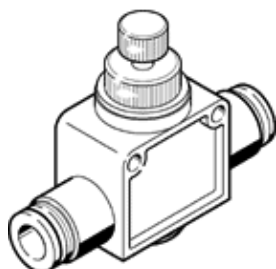

## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	Vienvirziena plūsmas kontroles funkcija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	QB-3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	QB-3/8
Iedarbināšanas tips	manuāls
Pārtrauces elements	Ieškeltā skrūve
Montāžas tips	Līnijas instalācija ar caurejošo urbumu Izvēles
Standarta nominālā plūsmas pakāpe, plūsmas kontroles virzienā	11,4 cfm
Standarta nominālā plūsmas pakāpe sprostvirzienā	8,1 ... 11,7 cfm
Darbošanās spiediens	-13,8 ... 116 Psi
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 60 °C
Korpora materiāls	PBT-pastiprināti
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	19 cfm
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	20,5 ... 21,8 cfm
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darbu un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Vidējā temperatūra	32 ... 140 °F
Produkta svars	2,7 oz
Vītņotā spraudņa materiāls	Misiņš Niķeļa pārklājums
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Blīvējumu materiāls	NBR
Atbrīvošanas gredzena materiāls	POM
Rievotās galvas materiāls	Misiņš Niķeļa pārklājums
Regulēšanas skrūves materiāls	Misiņš Niķeļa pārklājums