 



Rokas sviras vārsts VHER-BH-M04C-M05-UD

Daļas numurs: 538191

FESTO

Plastikāta versija ar rokas sviras pozīcijas zondēšanu, 4/3-vārsts ar normāli aizvērtu funkciju, nobloķējams trijos stāvokļos, izejas apakšpusē.

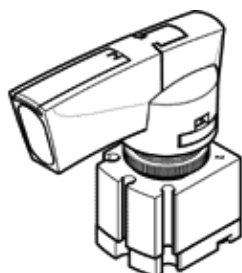

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	4/3 noslēgts
Iedarbināšanas tips	manuāls
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	260 l/min
Darbošanās spiediens	-0,95 ... 10 bar
Konstrukcijas struktūra	Pagrieziena vārsts
Nominālais izmērs	4 mm
Izplūdes gaisa funkcija	droselējams
Pievada aizslēgs	ar piederumiem, noslēdzams
Blīvēšanas princips	Ciets
Vadības gaiss	tiešais
Plūsmas virziens	reversējams
Brīvība no pārklāšanas	Jā
Signāla statusa attēlojums	ar piederumiem
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Iedarbošanās moments	0,6 Nm
Produkta svars	80 g
Montāžas tips	Priekšējā paneļa instalācija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 4	M5
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE Satur LABS substances
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	PA-pastiprināts