

# Elektromagnētiskais vārsts

 

## MOFHB-3-1/4

Daļas numurs: 546053

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2018. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

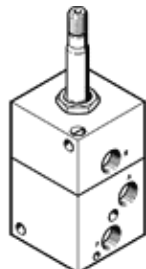

## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Vārsta funkcija	3/2 atvērts, viena elektromagnēta
Iedarbināšanas tips	elektrisks
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	600 l/min
Darbošanās spiediens	2 ... 8 bar
Konstrukcijas struktūra	Mazā sēdvieta
Atstatišanas tips	mehāniskā atspere
Aizsardzības klase	IP65
Nominālais izmērs	7 mm
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Rokas vadība	aizturošs
Komutācijas izslēgšanas laiks	21 ms
Komutācijas ieslēgšanas laiks	18 ms
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2 - Mainīga korozijas ietekme
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-5 ... 40 °C
Produkta svars	565 g
Vadības izplūdes pieslēgvietā 84	M5
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/4
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 3	G1/4
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnijs Anodizēts