

# Plastmasas caurule


## PUN-5/32X1/32-U-NT-500

Daļas numurs: 546660

FESTO

standarta ārējā diametra caurule priekš QS un QB iespīžamajiem stiprinājumiem.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.  
Old part no. 13028564

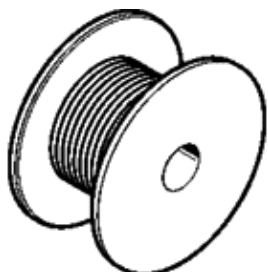

### Datu lapa

Pazīme	Lielums
Ārējais diametrs, collās	5/32
Iekšējais diametrs, collās	3/32
Min. liekšanās rādiuss	0,202 "
No temperatūras atkarīgs darbības spiediens	-14 ... 150 Psi
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts saspiestais gaiss Vakuums
Apkārtējās vides temperatūra	-68 ... 140 °F
Produkta svars pamatojoties uz garumu	0,103 oz/ft
Krāsa	neitrāla
Balsta cietība	A 98 +/-3
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Cauruļu materiālu informācija	TPE-U(PU)