


# Paralēlais komplekts EAMM-U-A22-55A

Daļas numurs: 559786

FESTO

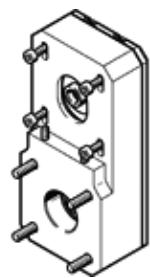

## Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	22
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Max. ātrums	4.000 1/min
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	0 ... 50 °C
Inerces masas moments	9,63 kgmm <sup>2</sup>
Piedziņas moments bez slodzes	0,1 Nm
Pārneseamais moments	3 Nm
Produkta svars	410 g
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS