


Aksiālais komplekts EAMM-A-S38-57A

Daļas numurs: 560686

☆ Pamatproduktu klāsts

Piemērots elektriskajām piedziņām.

FESTO

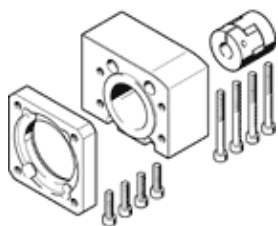

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Uzglabāšanas temperatūra	-25 ... 60 °C
Relatīvais gaisa mitrums	0 - 95 %
Aizsardzības klase	IP40
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Pārnēsamais moments	6,5 Nm
Produkta svars	390 g
Interfeisa kods, aktuatori	S38
Interfeisa kods, Motora In	57A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS