


Savienojošais vads NEBV-S1W44-K-10-N-LE39

Daļas numurs: 565288

FESTO

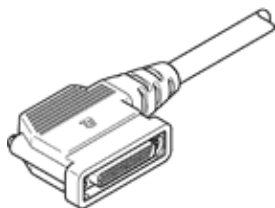

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Vada piederums	Statiskajām aplikācijām
Darbības sprieguma diapazons DC	≤ 24 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40°C	0,86 A
Aizsardzības klase	IP65
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-5 ... 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-40 ... 80 °C
Produkta svars	1.530 g
Elektriskais savienojums	44-kontaktu Spraudņa ligzda Sub-D
Kabeļa struktūra	40 x 0,14 mm ²
Vada diametrs	8,9 mm
Kabeļa garums	10 m
Montāžas tips	4-40UNC
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Materiālu informācija, korpuss	TPE
Kabeļu apvalku materiālu informācija	PVC
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Bronza Apzeltīts