


Pārnesumkārbā EMGC-60-P-G7-SEC-67

Daļas numurs: 8000615
Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2026. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

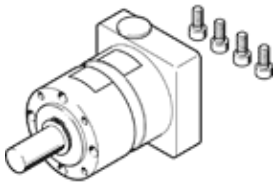

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Pārnesumkārbas atloka izmērs	60 mm
Motora atloka izmērs	67 mm
Torsionālais brīvģājiens	0,5 deg
Pārvads	Planetārā pārvada elements
Pārnesumkārbas attiecība	7:1
Max ieejas ātrums	6.000 1/min
Pārvada elementa darba temperatūra	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aizsardzības klase	IP54
Nepārtraukts izejas moments	26 Nm
Pārvada elementa masas inerces moments	0,3 kgcm ²
Maks. izejas griezes moments	44 Nm
Max. efektivitāte	94 %
Griezes noturība	1,7 Nm/arcmin
Produkta svars	900 g
Intefeisa kods, motora izeja	60H
Interfeisa kods, Motora In	67A
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS