

Savienojošais vads


NEBC-D12G4-KS-10-R3G4

Daļas numurs: 8031122

Produkts tiks atcelts

FESTO

Tīks izņemts no ražošanas. Pieejams līdz 2019. Lūdzu meklējiet alternatīvu mūsu Atbalsta vietnē.

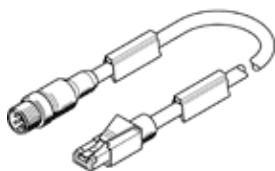

Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	Jebkurš
Produkta svars	455 g
Elektriskais savienojums 1	Taisnais spraudnis, M12x1, 4-kontaktu, A-kodējums, ekranējums
Elektriskais savienojums 2	Taisnais spraudņa savienotājs, RJ45, 4-kontaktu
Darbības sprieguma diapazons DC	0 ... 50 V
Pieļaujamā strāvas slodze pie 40 °C	1 A
Uzliesmojuma stiprums	0,8 kV
Ethernet vada specifikācija	Tīps: CAT 5
Kabeļa garums	10 m
Vada piederums	Basic
Vada testa apstākļi	Lieces izturība saskaņā ar Festo standartu, testa nosacījumi pēc pieprasījuma
Mīn. kabeļa saliekšanās rādiuss	52 mm
Vada diametrs	6,4 mm
Vada diametra pielāide	± 0,2 mm
Kabeļa struktūra	2x(2x0,14)
Nominālais vadītāja šķērsriezums	0,14 mm ²
Termināļa šķērsriezums	0,14 mm ²
Aizsardzības klase	IP20 IP67
Apkārtējās vides temperatūra ar elastīgo kabeļa instalāciju	-20 ... 80 °C
Materiālu piezīme	Atbilst RoHS
Korozijas noturības klasifikācija CRC	0 - Nav korozijas ietekme
Kabeļu apvalku materiālu informācija	TPE-U(PUR)
Kabeļa apvalka krāsa	zils
Materiālu informācija iespīlēšanas savienojumiem	Misiņš Nikelēti un apzeltīti