


Pārvietošanas modulis EHMY-RP-ELGC-80-BS-KF- -

Daļas numurs: 8122319

FESTO

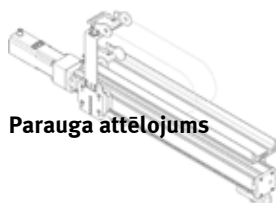

Parauga attēlojums

Datu lapa

Kopējā datu lapa - Individuālie vārsti ir atkarīgi no jūsu konfigurācijas.

| Pazīme | Lielums |
|--|--|
| Darba gājiens | 200 ... 1.000 mm |
| Nepieciešamā plakņu precizitāte montāžas virsmām | 0,1 mm/m |
| Vārpstas diametrs | 16 mm |
| Vārpstas padeve | 16 mm/U |
| Montāžas pozīcija | Horizontāls |
| Konstrukcijas struktūra | Elektromehāniskais lineārais modulis Ar vārpstu |
| Pozīcijas detektēšana | Tuvuma devējiem |
| Maks. paātrinājums | 15 m/s ² |
| Max. ātrums | 1 m/s |
| Atkārtēšanas precizitāte | ±0,01 mm |
| Noslodzes cikls | 100 % |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Uzglabāšanas temperatūra | -20 ... 60 °C |
| Relatīvais gaisa mitrums | 0 - 90 % |
| Aizsardzības klase | IP40 |
| Apkārtējās vides temperatūra | 5 ... 45 °C |
| Max. padeves spēks Fx | 250 N |
| Padeves konstante | 16 mm/U |
| Materiālu piezīme | Atbilst RoHS |