


Zestaw osiowy EAMM-A-R27-57A

Numer części: 1133403

★ Podstawowy program produkcyjny

pasuje do napędów elektrycznych.

FESTO

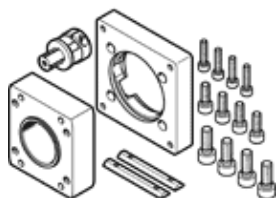

Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Przenoszony moment obrotowy	1.6 Nm
Waga produktu	170 g
Kod interfejsu, napęd	R27
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	57A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS