 



# Dławik-tłumik hałasu VFFK-C-K-M5-P

Numer części: 133140

FESTO

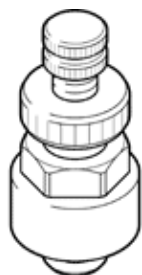

## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja dławika wylotowego z tłumikiem hałasu
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Element regulacyjny	Śruba radełkowa
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Przepływ normalny 0,6-0 MPa (6-0 bar, 87-0 psi)	0 ... 80 l/min
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Typ uszczelnienia gwintu	Podkładka uszczelniająca
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	0 ... 60 °C
Nominalny moment dokręcający	1.4 Nm
Tolerancja dla nominalnego momentu dokręcenia	± 20 %
Waga produktu	4.3 g
Materiał wkładu tłumika	PE
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz, niklowany
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śruby regulacyjnej	Mosiądz, niklowany