 



Regulator ciśnienia LRMA-QS-4

Numer części: 153495
Produkt wycofywany z produkcji
z manometrem.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2021. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO

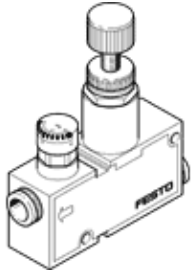

Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja sterowania	Stale ciśnienie wyjściowe Z odpowietrzeniem wtórnym
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-4
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-4
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Normalny przepływ nominalny	50 l/min
Ciśnienie wejściowe 1	0 ... 9 bar
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Materiał obudowy	Wzmocnione PBT
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Śruba radełkowana z kontrowaniem
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Regulator sterowany bezpośrednio Z przeprowadzonym zasilaniem spręż. Powietrzem
Wskaźnik ciśnienia	Manometr
Zakres regulacji ciśnienia	1 ... 8 bar
Waga produktu	45 g
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz Niklowanie
Materiał uszczelnienia gwintu	PTFE