


# Regulator ciśnienia LR-QS-6

Numer części: 153541  
Produkt wycofywany z produkcji

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2021. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO

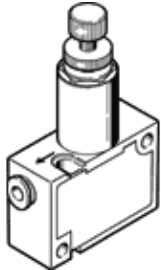

## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja sterowania	Stale ciśnienie wyjściowe Z odpowietrzeniem wtórnym
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-6
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-6
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Normalny przepływ nominalny	70 l/min
Ciśnienie wejściowe 1	0 ... 9 bar
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Materiał obudowy	Wzmocnione PBT
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Śruba radełkowa z kontrowaniem
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Regulator sterowany bezpośrednio Z przeprowadzonym zasilaniem spręż. Powietrzem
Zakres regulacji ciśnienia	1 ... 8 bar
Waga produktu	33 g
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz Niklowanie
Materiał uszczelnienia gwintu	PTFE