


# Zestaw osiowy EAMM-A-R38-57A

Numer części: 1578138

★ Podstawowy program produkcyjny

[pasuje do napędów elektrycznych.](#)

FESTO

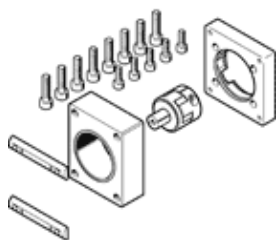

## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Przenoszony moment obrotowy	3.6 Nm
Waga produktu	280 g
Kod interfejsu, napęd	R38
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	57A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS