 



Zawór dławiąco-zwrotny GRLA-1/8-PK-3-B-CT

Numer części: 165655

FESTO

Dławi powietrze wylotowe, z przyłączem kątowym.
Typ wycofywany z produkcji. Dostarczany do 2011.

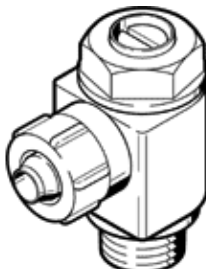

Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Dławik wylotowy-funkcja zaworu zwrotnego
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3 z nakrętka kołpakowa
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Element regulacyjny	Wkręt z rowkiem
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	110 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	100 ... 110 l/min
Ciśnienie robocze	0.3 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Medium robocze	Filtrowane, nieolejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm Filtrowane, olejone sprężone powietrze, wkładka filtrująca 40 µm
Dopuszczenie, autoryzacja	Germanischer Lloyd
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przepływ normalny w kierunku dławienia 6 - > 0 bar	162 l/min
Przepływ normalny w kierunku blokowania 6 - > 0 bar	120 ... 140 l/min
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający	6 Nm
Ciężar elementu	22 g
Materiał czopa wkręcanego	Stop aluminium
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śruby regulacyjnej	Stop aluminium
Dane materiałowe przyłącza wahliwego	Odlew ciśnieniowy cynkowy