

Regulator ciśnienia LR-1/8-D-MINI-NPT


Numer części: 173644

Classic - Nie stosować w nowych projektach

z manometrem, ciśnienie pracy do 12 bar.

Nowoczesne alternatywne typy można znaleźć, wprowadzając pierwsze cztery znaki kodu typu w polu wyszukiwania

FESTO

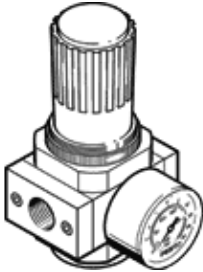

Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--------------------------------------|---|
| Wielkość | Mini |
| Seria | D |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejnym (po rozpoczęciu olejowania jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Klasa odporności na korozję CRC | 2 – Średnia odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | 1/8 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | 1/8 NPT |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |