


Złącze wtykowe QSMK-10-32-UNF-3/16-U

Numer części: 190706

FESTO

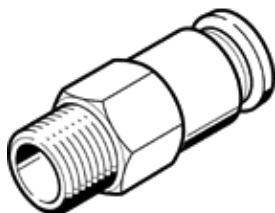

Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Wielkość | Mini |
| Wielkość nominalna | 1.7 mm |
| Typ uszczelnienia gwintu | Podkładka uszczelniająca |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Jednostka opakowania | 1 |
| Konstrukcja | Typu wciśnij/zwolnij |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | -0.95 ... 10 bar |
| Klasyfikacja morska | patrz certyfikat |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Maks. moment dokręcający | 1.5 Nm |
| Waga produktu | 11 g |
| Przylącze pneumatyczne 1 | 10-32 UNF-2A |
| Przylącze pneumatyczne 2 | dla przewodu o średnicy zew. 3/16" |
| Kolor pierścienia zwalniającego | Szary |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał obudowy | Mosiądz Niklowanie |
| Materiał pierścienia zwalniającego | POM |
| Materiał uszczelnienia przewodu | NBR |
| Materiał elementów blokady przewodu | Stal wysokostopowa, nierdzewna |