

 

# Regulator ciśnienia LRMA-1/4-NPT-QS-5/16-U

Numer części: 190923  
Produkt wycofywany z produkcji

z manometrem.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2021. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO

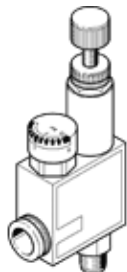

## Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja sterowania	Stale ciśnienie wyjściowe
Przyłącze pneumatyczne 1	1/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-5/16
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Ciśnienie wejściowe 1	0 ... 10 bar
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Materiał obudowy	Wzmocnione PBT
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	83.5 g
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz