

 

Regulator ciśnienia LR-1/8-NPT-QS-3/16-U

Numer części: 190928

Produkt wycofywany z produkcji

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2021. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO

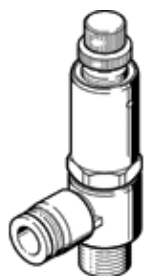

Karta danych

| Cecha | Wartość |
|-----------------------------|--|
| Funkcja sterowania | Stale ciśnienie wyjściowe |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | 1/8 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | QS-3/16 |
| Sposób montażu | Przy pomocy gwintów |
| Ciśnienie wejściowe 1 | 0 ... 10 bar |
| Temperatura otoczenia | 0 ... 60 °C |
| Materiał obudowy | Wzmocnione PBT |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Waga produktu | 37 g |
| Materiał pokrywki z gwintem | Mosiądz |