


Płyta montażowa VN-T2-BP-NRH

Numer części: 196951

FESTO

do generatora podciśnienia VN-... o szerokości 10 mm. Montaż na szynie.

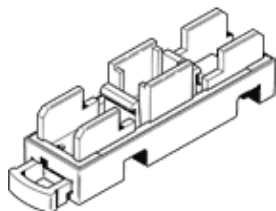

Karta danych

Cecha	Wartość
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający	0.5 Nm
Waga produktu	5.5 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy szyny montażowej
Materiał płyty	Wzmocniony POM
Materiał suwaka	POM