


# Zasilacz CACN-3A-1-5

Numer części: 2247681

Produkt wycofywany z produkcji

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2022. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO

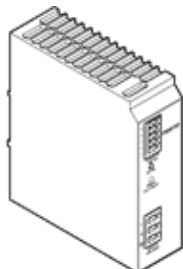

## Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	40 mm
Wysokość	130 mm
Długość	115 mm
Pozycja zabudowy	Zapewniająca swobodną konwekcję
Zasilanie główne	1-fazowy
Prąd wejściowy	0,9 - 1,65 A
Nominalne napięcie wyjściowe DC	24 V
Nominalny prąd wyjściowy	5 A
Zakres napięcia wejściowego AC	100 ... 240 V
Buforowanie zaniku zasilania	110 ms
Częstotliwość sieci	45 ... 65 Hz
Dopuszczenie	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-40 ... 85 °C
Względna wilgotność powietrza	95 %
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	-25 ... 70 °C
Waga produktu	600 g
Sposób montażu	Przy pomocy szyny montażowej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS