


# Głowica widełkowa SG-M6

Numer części: 3110

★ Podstawowy program produkcyjny

z nakrętką sześciokątną, do montażu wahadłowego siłowników (od strony tłoczyska), zgodna z normą DIN ISO 8140.

FESTO

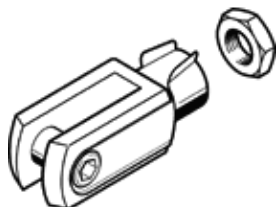

## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	M6
Zgodność z normą	DIN 71752 ISO 8140
Przyłącze gwintowane	Gwint wewnętrzny M6
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasyfikacja RSBP zgodnie z CD-0033	F1
Temperatura otoczenia	-40 ... 150 °C
Waga produktu	22 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał trzpienia	Stal Ocynkowana
Materiał widełek	Stal Ocynkowana
Materiał nakrętki	Stal Ocynkowana