


Złącze z końcówką nasadkową N-3/8-P-6

Numer części: 3608

FESTO

z podkładką uszczelniającą.

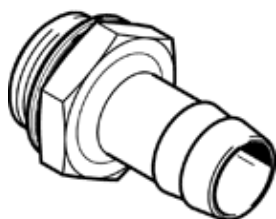

Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość nominalna	4.5 mm
Typ uszczelnienia gwintu	Podkładka uszczelniająca
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kształt	Prosty kształt
Jednostka opakowania	1
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	-0.95 ... 16 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Maks. moment dokręcający	15 Nm
Waga produktu	9 g
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint zewnętrzny G3/8
Przyłącze pneumatyczne 2	Dla przewodu o średnicy wew. 6 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Anodowane aluminium