


# Czujnik SKDA-1.5-AB

Numer części: 4624759

FESTO

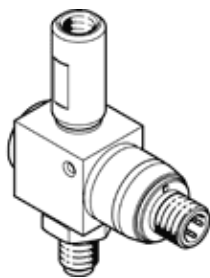

## Karta danych

Cecha	Wartość
Zakres pomiaru siły	0 ... 1.5 kN
Zakres kalibracji	-0.2 ... 2 kN
Obciążenie graniczne	3.75 kN
Zakres napięcia roboczego DC	10 ... 30 V
Wyjście analogowe	4 - 20 mA
Dokładność wyjścia analogowego FS	0.2 %FS
Materiał obudowy	Stop aluminium Stal wysokostopowa, nierdzewna
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS Zgodne z RoHS
Waga produktu	0.2 kg
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Stopień ochrony	IP67
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe M12x1 4-pin Kodowanie-A
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Znak KC	KC-EMV