


Napęd wahadłowy DRQD-20-180-YSRJ-A-AL-FW

Numer części: 540458

FESTO

dla sygnalizacji położenia, z nastawnymi amortyzatorami i kompensacją luzów przekładni zębatej. Przyłącze pneumatyczne z lewej strony.

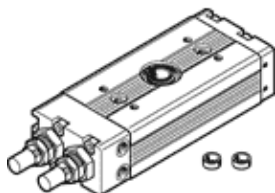

Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	20
Nastawiany zakres kąta obrotu	-20 ... 6 deg
Kąt obrotu	0 ... 180 deg
Amortyzacja	Amortyzator, charakterystyka twarda, nastawialny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Zębatka/Zębnik
Sygnalizacja położenia	Do czujników
Ciśnienie robocze	2 ... 10 bar
Maks. częstotliwość obrotów przy 6 bar	1.8 Hz
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Medium robocze	Filtrowane sprężone powietrze
Klasa odporności na korozję KBK	1
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Moment obrotowy przy 6 bar	3.1 Nm
Sposób montażu	Z otworem przelotowym Z gwintem wewnętrznym Do wyboru:
Przyłącze pneumatyczne	M5
Uwaga odnośnie materiałów	Bez miedzi i PTFE
Materiał wałka napędu	Stal ulepszana cieplnie
Materiał pokrywy	Aluminium
Materiał uszczelnień	NBR TPE-U(PU)
Materiał obudowy	Aluminium