


Kołnierz silnika EAMF-A-64A-140A

Numer części: 550988

FESTO

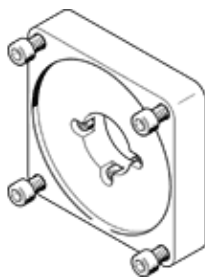

Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	140A
Kod interfejsu, obudowa sprzęgła	64A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS