


zestaw osiowy EAMM-A-S38-42A

Numer części: 560685

☆ Standardowy program produkcyjny

pasuje do napędów elektrycznych.

FESTO

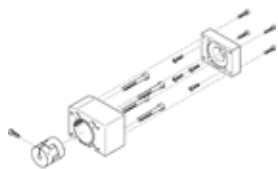

Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Temperatura magazynowania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Możliwy do przeniesienia moment obrotowy	3.5 Nm
Waga produktu	410 g
Kod interfejsu, napęd	S38
Kod interfejsu, silnik (in)	42A
Uwaga odnośnie materiałów	Zgodne z RoHS