


Kabel łączący NEBS-L2G4-K-2.5-LE4

Numer części: 570921

FESTO

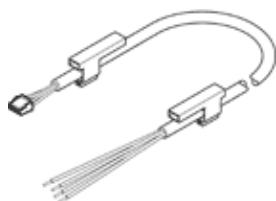

Karta danych

Cecha	Wartość
Charakterystyka kabla	Standard
Warunki testowania kabla	Wytrzymałość zmęczeniowa na zginanie wg normy Festo, warunki testu na zapytanie Warunki testu na zapytanie
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Akceptowalny prąd obciążenia przy 40°C	1 A
Stopień zanieczyszczenia	2
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo, konstrukcja prostokątna L2, 4-pin
Przyłącze elektryczne 2	Otwarty koniec, 4-żyły
Budowa kabla	4 x 0,14 mm ²
Średnica kabla	4.1 mm
Długość kabla	2.5 m
Przewodnik-przekrój nominalny	0.14 mm ²
Kod koloru, izolacja rdzenia	Niebieski Brązowy Czarny Biały
Kolor powłoki kabla	Szary
Uwaga odnośnie materiałów	Elementy nie zawierają miedzi i PTFE Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PBT
Informacja materiałowa, tuleja separująca	PP
Materiał powłoki kabla	PVC