


Listwa przyłączeniowa VABM-L1-10G-G18-9-GR

Numer części: 573428

FESTO

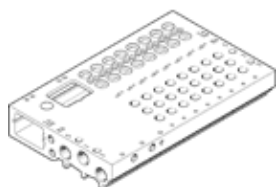

Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	10.5 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba pozycji zaworowych	9
Dopuszczenie	c UL us - Recognized (OL)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Waga produktu	499 g
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	M5
Przyłącze odpowietrzenia pilotów 82/84	M5
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 5	G1/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium