


Portal liniowy DHSL-4-EGC80TB-DGSL16

Numer części: 574510

FESTO

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie.
Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.

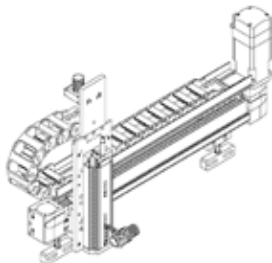

Karta danych

Cecha	Wartość
Zespół	Portal liniowy 4
Obciążenie użyteczne	0 ... 4 kg
Napęd, oś-Z	DGSL-16
Typ napędu, oś-Z	Pneumatyczny
Skok, oś-Z	0 ... 150 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z	$\pm 0,01$ mm
Napęd, oś-Y	EGC-80-TB
Typ napędu, oś-Y	Elektryczny Napęd z paskiem zębatym i prowadzeniem na łożyskach kulkowych
Położenie pośrednie, oś-Y	Dowolna
Skok, oś-Y	0 ... 8 500 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y	$\pm 0,08$ mm $\pm 0,08$ mm