


Portal trójwymiarowy DHSR-0.5-EGC70TB-EGC50TB-DGSL8

Numer części: 574542

FESTO

Otrzymacie Państwo niezobowiązującą ofertę na wasze zapytanie.
Proszę kliknąć wyżej na symbol Zapytanie FAX.

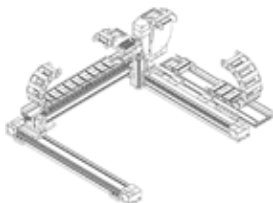

Karta danych

Cecha	Wartość
Zespół	Portal trójwymiarowy 0,5
Obciążenie użyteczne	0 ... 0.5 kg
Napęd, oś-Z	DGSL-8
Typ napędu, oś-Z	Pneumatyczny
Skok, oś-Z	0 ... 80 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Z	± 0,01 mm
Napęd, oś-Y	EGC-50-TB
Typ napędu, oś-Y	Elektryczny Napęd z paskiem zębatym i prowadzeniem na łożyskach kulkowych
Położenie pośrednie, oś-Y	Dowolna
Skok, oś-Y	0 ... 1 000 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-Y	± 0,08 mm ± 0,08 mm
Napęd, oś-X	EGC-70-TB
Typ napędu, oś-X	Elektryczny Napęd z paskiem zębatym i prowadzeniem na łożyskach kulkowych
Położenie pośrednie, oś-X	Dowolna
Skok, oś-X	0 ... 5 000 mm
Dokładność powtarzalności w położeniu pośrednim, oś-X	± 0,08 mm ± 0,08 mm