


Blok przyłączeniowy VABM-B10-20S-N14-9

Numer części: 576436

FESTO

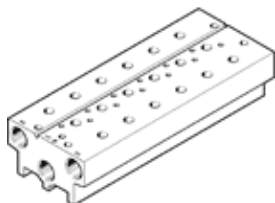

Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	22 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba pozycji zaworowych	9
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	1 012 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	1/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 3	1/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 5	1/4 NPT
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium