


# Przekładnia EMGC-60-P-G7-SEC-67

Numer części: 8000615  
Produkt wycofywany z produkcji

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2026. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO

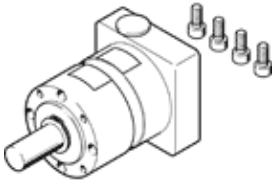

## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość kołnierza przekładni	60 mm
Wielkość kołnierza silnika	67 mm
Luz skrętny	0.5 deg
Typ przekładni	Przekładnia planetarna
Przełożenie przekładni	7:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	6 000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-20 ... 90 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień ochrony	IP54
Ciągły moment wyjściowy	26 Nm
Masowy moment bezwładności przekładni	0.3 kgcm <sup>2</sup>
Maks. moment obrotowy napędu	44 Nm
Maks. współczynnik sprawności	94 %
Odporność na skręcanie	1.7 Nm/arcmin
Waga produktu	900 g
Kod interfejsu, silnik na zewnątrz	60H
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	67A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS