


Zestaw osiowy EAMM-A-V32-40R

Numer części: 8087090

FESTO

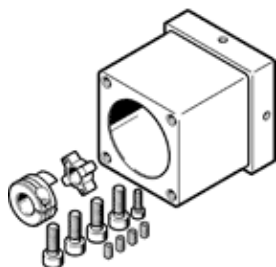

Karta danych

Cecha	Wartość
Długość nominalna	46 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	10 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	0.19 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	1.5 Nm
Waga produktu	131 g
Kod interfejsu, napęd	V32
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	40R
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS