

Siłownik okrągły DGS-12-50-P-A

 

Numer części: 9312

Produkt wycofywany z produkcji

z elastyczną amortyzacją w położeniach krańcowych.

Typ wycofywany z produkcji. Dostępny do 2016. Alternatywne produkty patrz Support Portal.

FESTO

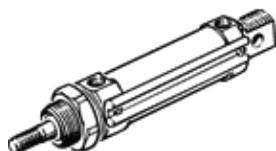

Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok | 50 mm |
| Średnica tłoka | 12 mm |
| Amortyzacja | P: Elastyczne pierścienie amortyzujące / płytki z obu stron |
| Sygnalizacja położenia | Przy pomocy czujników |
| Warianty | Jednostronne tłoczysko |
| Ciśnienie robocze | 1 ... 10 bar |
| Tryb pracy | Dwustronnego działania |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |