 



Dławik-tłumik hałasu GRU-3/4-B

Numer części: 9520

FESTO

Zawór dławiący ze zintegrowanym tłumikiem hałasu, dławienie na wylocie.

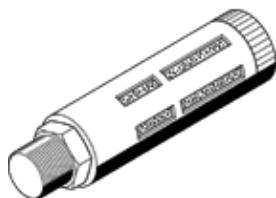

Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja zaworu	Funkcja dławika wylotowego z tłumikiem hałasu
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/4
Element regulacyjny	Wkręt z rowkiem
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Przepływ normalny 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	0 ... 8 000 l/min
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 ... 70 °C
Waga produktu	170 g
Materiał wkładu tłumika	PE
Materiał pokrywki z gwintem	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał śruby regulacyjnej	PA