


engate rápido macho KS1-CN-2

Código da peça: 151996

FESTO

para acoplamento de tubos flexíveis com retenção automática no desengate.

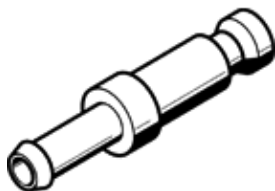

Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	1,5 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 12 bar
Vazão nominal padrão	44 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	0,4 g
Conexão pneumática 1	CN-2