


# Conexão rápida em "Y" QSMY-1/8-1/8-U

Código da peça: 190838

FESTO

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.  
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for  
alternative products.

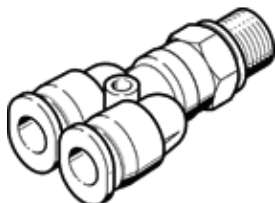

## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Mini
Diâmetro nominal	1,8 mm
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Revestimento
Posição de instalação	Nos dois lados
Tamanho da embalagem	1
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Autorização	Germanischer Lloyd
Torque máximo	8 Nm
Peso do produto	13,5 g
Número de saídas	2
Número de conexões de alimentação	1
Conexão pneumática 1	Rosca externa NPT1/8-27
Conexão pneumática 2	para tubo flexível com diâmetro externo de 1/8"
Cor do anel de solda	cinza
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	PBT
Informação sobre material, anel de desengate	POM
Informação sobre material, vedação do tubo flexível	NBR
Informação sobre material, segmento de fixação da mangueira	Aço alta liga, inoxidável